

LK FUGA® Wiser batteritryk 4 slutte

Brugervejledning til Wiser Home-enheden

Information om enhedernes funktioner og funktionalitet.

10/2025



Juridiske oplysninger

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaber og/eller anbefalinger vedrørende produkter/løsninger.

Dette dokument er ikke beregnet som erstatning for en detaljeret undersøgelse eller en drifts- og stedspecifik udvikling eller skematisk plan. Det skal ikke anvendes til at afgøre, om produkterne/løsningerne er egnede eller pålidelige til specifikke brugerapplikationer. Det påhviler enhver sådan bruger at foretage eller lade en professionel ekspert efter eget valg (integrator, specificator eller lignende) foretage en passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkterne/løsningerne i forbindelse med den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende deres respektive ejer.

Dette dokument og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af dette dokument må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af dokumentet eller dets indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til eller i indholdet af dette dokument eller dets format til enhver tid uden varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Om dokumentet.....	5
LK FUGA® Wiser batteritryk 4 slutte	8
Om enheden	8
Installation af enheden	8
Quick Home Connect.....	9
Parring af batteritryk med enheder	10
Brug af den trådløse kontakt i Quick Home Connect	17
Nulstilling af enheden i Quick Home Connect	19
LED-indikatorer i Quick Home Connect.....	19
Fejlfinding i Quick Home Connect	20
Parring af enheden med Wiser-hubben	21
Konfiguration af enheden	23
Indstilling af enhedens placering	23
Identifikation af enheden	25
Nulstilling af enheden	26
Brug af enheden.....	27
Tildeling af en handling til batteritrykket.....	28
Styring af enheden med trykknapper	29
Tildeling af et scenarie til batteritrykket	31
Fjernelse af konfigureret handling/scenarie	32
Gruppe	33
Udskiftning af batteriet	43
LED-indikationer.....	44
Fejlfinding	44
Tekniske data	45

Oplysninger om sikkerhed

Vigtig information

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

⚡ ! FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Om dokumentet

Dokumentets omfang

Dette dokument indeholder detaljerede oplysninger om LK FUGA® Wiser trådløs batteritryk 4 trykknapper, der dækker dens funktioner, installation, konfiguration og betjening. Den forklarer, hvordan man parrer enheden med forskellige Zigbee-enheder og Wiser Hub, tildeler handlinger og scenarier og administrerer enhedsgrupper til belysning og solafskærmninger. Forklarer, hvordan man betjener batteritrykket via trykknapper, konfigurerer indstillinger via Wiser Home-appen og udskifter batteriet. Den indeholder også fejlfindingstips, LED-indikationer, nulstillingsprocedure og tekniske specifikationer.

Gyldighedsmeddelelse

De egenskaber, der er beskrevet i dette dokument, skal svare til de egenskaber, der er tilgængelige på www.se.com. Som led i vores virksomhedsstrategi om konstant forbedring kan vi med tiden revidere indholdet for at øge overskuelighed og nøjagtighed. Hvis du ser en forskel mellem specifikationerne i dette dokument og specifikationerne på www.se.com, kan du gå ud fra, at www.se.com indeholdende de seneste oplysninger.

Af hensyn til din sikkerhed

FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Når enheden installeres i en vægdåse eller erstatter en eksisterende stikkontakt, skal du altid isolere 230 V AC-kablerne ved at anvende en sølvklæbefolie på monteringspladen.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Generel information om cybersikkerhed

I de seneste år har det stigende antal netværksforbundne maskiner og produktionsanlæg medført en tilsvarende stigning i risikoen for cybertrusler, som f. eks. uautoriseret adgang, databrud og driftsforstyrrelser. Du skal derfor overveje alle mulige cybersikkerhedsforanstaltninger for at beskytte aktiver og systemer mod sådanne trusler.

For at sikre, at dine Schneider Electric-produkter forbliver sikre og beskyttede, er det i din egen interesse at implementere den bedste praksis for cybersikkerhed som beskrevet i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric leverer yderligere information og assistance:

- Abonnér på Schneider Electrics nyhedsbrev om sikkerhed.
- Besøg websiden *Cybersecurity Support Portal* for at:
 - finde sikkerhedsnotifikationer.
 - rapportere svagheder og hændelser.
- Besøg websiden *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* for at:
 - få adgang til cybersikkerhedsstatus.
 - lære mere om cybersikkerhed i cybersikkerhedsakademiet.
 - udforske cybersikkerhedstjenesterne fra Schneider Electric.

Miljødata

Find og download omfattende miljødata om dine produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions) og meget mere.

<https://www.se.com/myschneider>



Generel information om Schneiders miljødataprogram

Klik på linket herunder for at læse om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Overensstemmelseserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIOUDSTYR.

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra:

- <https://www.go2se.com/ref=550D6001>

Tilgængelige sprog for dokumentet

Dokumentet findes på følgende sprog:

- DANSK
- Dansk

Information om ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi

Som en ansvarlig og inkluderende virksomhed opdaterer Schneider Electric løbende sin kommunikation og sine produkter, der indeholder ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi. På trods af disse bestræbelser kan vores indhold dog stadig indeholde udtryk, som nogle kunder finder upassende.

Varemærker

- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.
- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Amazon Alexa™ er et varemærke tilhørende AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ er et varemærke tilhørende Google INC.
- QR-kode er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

LK FUGA® Wiser batteritryk 4 slutte



550D6001



550D0001

Om enheden

LK FUGA® Wiser Batteritryk med 4 trykknapper (efterfølgende kaldet **batteritryk**) er en batteridrevet trådløs kontakt, der anvendes til at styre en gruppe Zigbee-enheder (som f.eks. lys og solafskærmning) i det samme Zigbee-netværk.

Batteritrykket kan konfigureres via Wiser Home-appen.

VIGTIG: Tangenterne er placeret vandret på den trådløse kontakt.

Fordelene ved at bruge et batteritryk:

- Let at bruge og brugervenligt interface: også god til børn (placeret lavere på væggen) og til ældre, som måske ikke er så fortrolige med smartphones.
- Nem at montere på væggen: ledninger er ikke nødvendige.

Funktioner for et batteritryk:

- Tilføj forskellige handlinger (f.eks. styring af lys/solafskærmning) til den trådløse kontakt.
- Styr en gruppe (f.eks. styring af belysning og jalousier).
- Tilføj scenarier til den trådløse kontakt (f.eks. filmaften-scenarie/godnat-scenarie).
- Meddelelse om lavt batteriniveau.

BEMÆRK: Signalstyrken kan påvirkes af omgivende faktorer og byggematerialer, som kan forårsage interferens mellem Wiser Hub og tilsluttede enheder.

Installation af enheden

Se installationsvejledning, der følger med dette produkt.

Se LK FUGA® Wiser trådløst batteri med 4 knapper.

Quick Home Connect

Quick Home Connect er en trådløs tilslutningsløsning til Zigbee-enheder uden behov for en hub/gateway- eller smartphone-applikation. Quick Home Connect er dit udgangspunkt for trådløs boligautomation. Den udfører funktioner som afbrydelse, dæmpning og jalousistyring ved hjælp af LK FUGA® Wiser trådløs batterikontakt med 4 knapper (herefter benævnt trådløs kontakt) via et Zigbee-netværk.

Den **trådløse kontakt** er en batteridrevet trådløs trykknappkontakt, der bruges til at styre Zigbee-enheder (såsom lysdæmper, jalousi, relæ og stikkontakt) inden for det samme Zigbee-netværk.

Begrænsninger


- Quick Home Connect anvendes kun som en rumstyringsløsning.
- Løsningen understøtter ikke fjernstyring, brug af smartphone-app eller planlægningsfunktioner.

Parring af batteritryk med enheder

De følgende emner forklarer parringsoplysningerne for puck lyskontakt, puckalousistyring, tryknapkontakt, multiwire puck lysdæmper, lysdæmper med tryknap, drejelysdæmper og stikkontakt.


Indbygningsræle (Puck)

1. Hvis du ikke har brug for den nederste tangent på batteritrykket, kan du erstatte den med en blindplade.

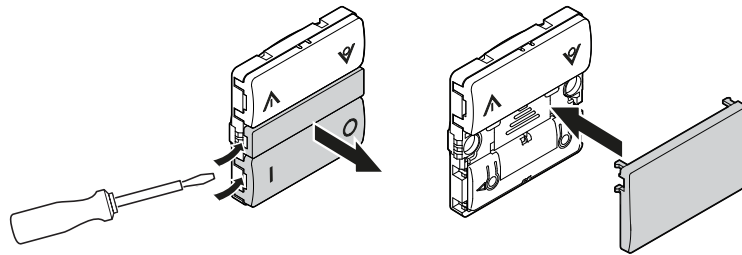

2. Fjern den øverste tangent og tryk hurtigt 5 gange på den venstre tryknap batteritrykket.

Statuslysdioden blinker grønt.

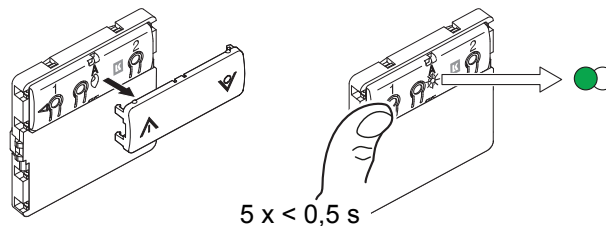

3.

⚠ ADVARSEL**FARE FOR ELEKTRISK STØD**

- Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
- Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.


Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Følg en af valgmulighederne for at parre pucken:

- Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen 5 gange hurtigt efter hinanden på pucken.
- Tryk kortvarigt på den mekaniske trykknop 5 gange hurtigt efter hinanden.

Statuslysdioden blinker grønt på pucken.


BEMÆRK: Hvis pucken er placeret bag den mekaniske trykknop, er statuslysdioden ikke synlig.

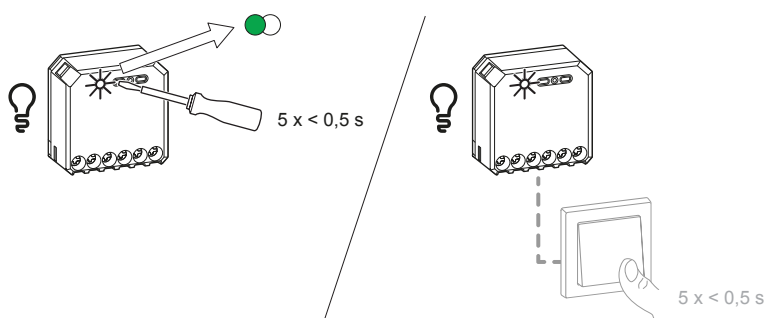

Lyset, der er forbundet med pucken, blinker et par gange. Statuslysdioden holder op med at blinke grønt på den trådløse kontakt og pucken. Pucken kan nu styres af batteritrykket.


indbygningsmodul til styring af solafskærmning (puck)

1. Hvis du ikke har brug for den nederste vippekontakt på batteritrykket, kan du erstatte den med en blindplade.

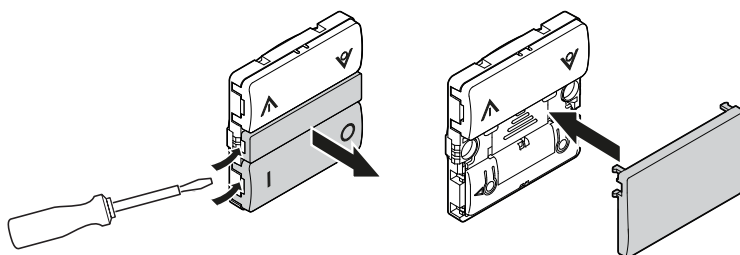

2. Fjern den øverste tangent og tryk hurtigt 5 gange på den venstre trykknop på den batteritrykket.

Statuslysdioden blinker grønt.

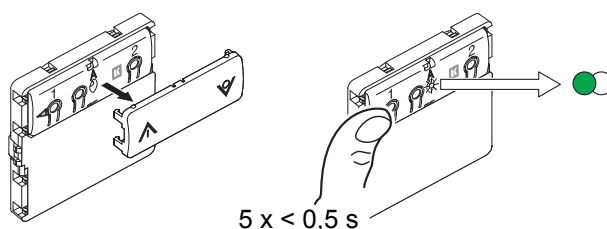

3.

⚠ ADVARSEL**FARE FOR ELEKTRISK STØD**

- Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
- Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.


Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Følg en af valgmulighederne for at parre pucken:

- Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen 5 gange hurtigt efter hinanden på pucken.
- Tryk kortvarigt på den mekaniske dobbelte trykknop 1 til 5 gange hurtigt efter hinanden.

Statuslysdioden blinker grønt på pucken.


BEMÆRK: Hvis pucken er placeret på afstand af den mekaniske trykknop, er statuslysdioden ikke synlig.

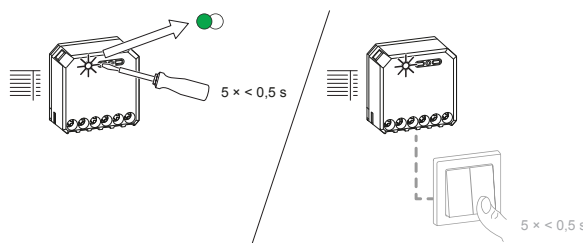

Solafskærmningen kører op og ned et par gange. Statuslysdioden holder op med at blinke grønt på batteritrykket og pucken. Pucken kan nu styres af batteritrykket.


Trykknopkontakt

1. Hvis du ikke har brug for den nederste tangent på dbatteritrykket, kan du erstatte den med en blindplade.

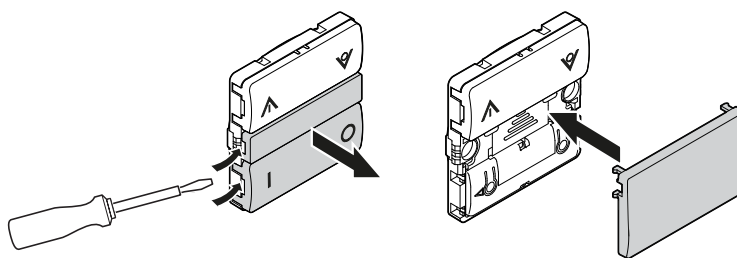


2. Fjern den øverste tangent og tryk hurtigt 5 gange på den venstre trykknop på batteritrykket.

Statuslysdioden blinker grønt.

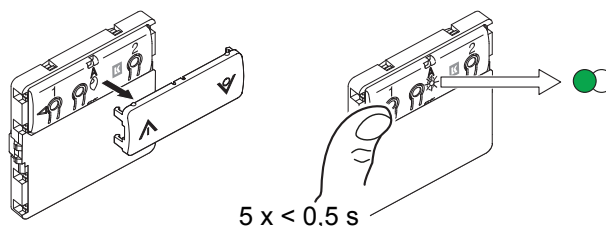

3. Fjern dækslet, og tryk kortvarigt på trykknappen 5 gange hurtigt efter hinanden.

Statuslysdioden blinker grønt.

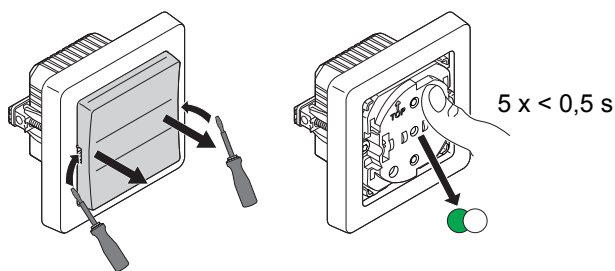


Lyset, der er tilsluttet tryknapkontakten, blinker et par gange. Status-LED'en holder op med at blinke grønt på batteritrykket og enkeltrelæet. Enkeltrelæet kan nu styres via batteritrykket.

Multiwire-mikromodullysdæmper


Forudsætninger: Når lysdæmperen tilsluttes de mekaniske trykknapper, skal du sørge for, at klemme 1 på lysdæmperen er forbundet med den venstre mekaniske tryknap, og klemme 2 på lysdæmperen er forbundet med den højre mekaniske tryknap.

1. Hvis du ikke har brug for den nederste vippekontakt på den trådløse afbryder, kan du erstatte den med en blindplade.

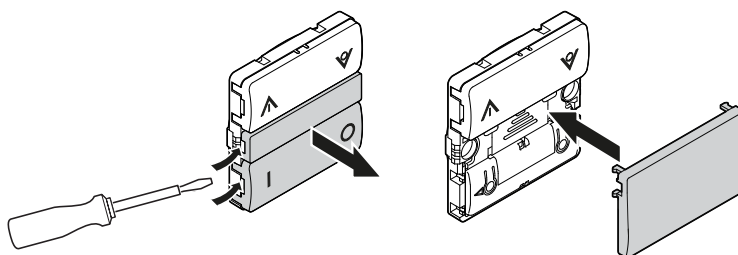

2. Fjern den øverste vippekontakt, og tryk kort på den venstre tryknap 5 gange hurtigt efter hinanden på den trådløse kontakt.

Statuslysdioden blinker grønt.

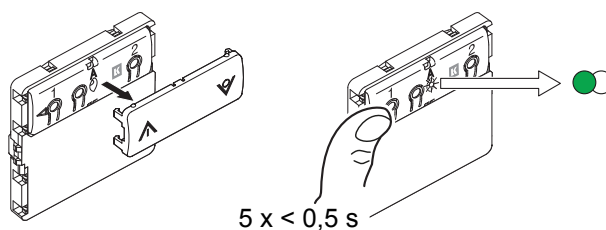

3.

⚠ ADVARSEL**FARE FOR ELEKTRISK STØD**

- Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
- Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.


Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Følg en af valgmulighederne for at parre lysdæmperen:

- Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen 5 gange hurtigt efter hinanden på lysdæmperen.
- Tryk kortvarigt på den venstre trykknop (forbundet til klemme 1) 5 gange hurtigt efter hinanden.

Statuslysdioden blinker grønt på lysdæmperen.


BEMÆRK: Hvis lysdæmperen er placeret usynligt, er statuslysdioden ikke synlig.

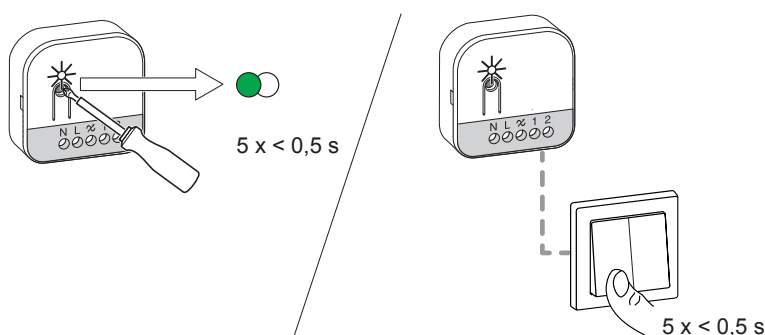

Det lys, der er forbundet med lysdæmperen, blinker et par gange. Statuslysdioden holder op med at blinke grønt på batteritrykket og lysdæmperen. Lysdæmperen kan nu styres af den trådløse kontakt.


Trykknaplysdæmper

1. Hvis du ikke har brug for den nederste tangent på batteritrykket, kan du erstatte den med en blindplade.

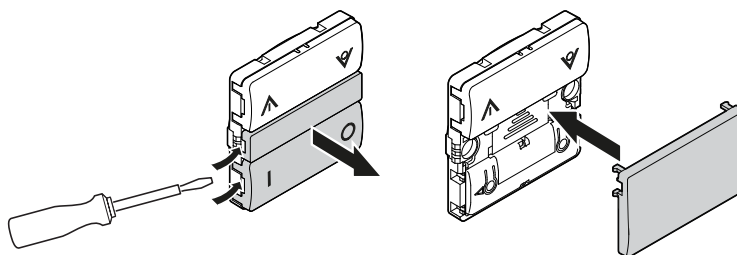


2. Fjern den øverste tangent og tryk hurtigt 5 gange på den venstre trykknop på batteritrykket.

Statuslysdioden blinker grønt.

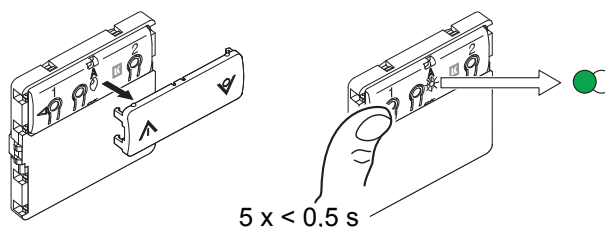


3. Fjern dækslet og tryk hurtigt 5 gange efter hinanden på trykknappen. Statuslysdioden blinker grønt.

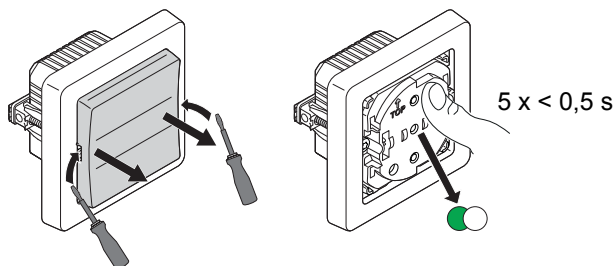


Lyset, der er forbundet med lysdæmperen med tryknap, blinker et par gange. Statuslysdioden holder op med at blinke grønt på batteritrykket og tryknaplysdæmperen. Tryknaplysdæmperen kan nu styres af batteritrykket.

Drejelysdæmper


1. Hvis du ikke har brug for den nederste tangent på batteritrykket, kan du erstatte den med en blindplade.

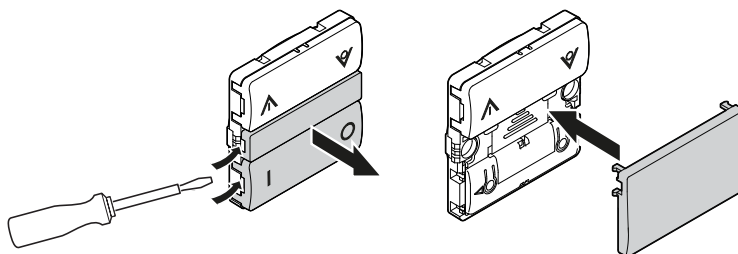

2. Fjern den øverste tangent og tryk hurtigt 5 gange på den venstre tryknap på batteritrykket. Statuslysdioden blinker grønt.

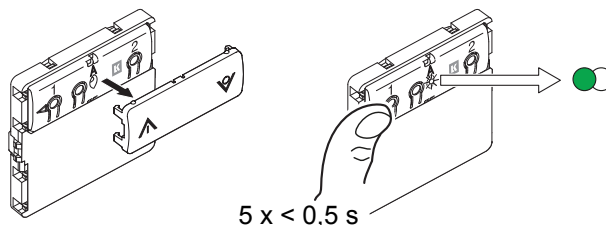


3. Fjern knappen, og tryk kortvarigt på den venstre tryknap 5 gange hurtigt efter hinanden. Statuslysdioden blinker grønt.

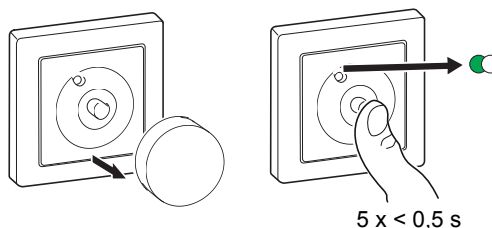

Lyset, der er forbundet med drejelysdæmperen, blinker et par gange. Statuslysdioden holder op med at blinke grønt på den trådløse kontakt og drejelysdæmperen. Drejelysdæmperen kan nu styres af batteritrykket.


stikkontakt

1. Hvis du ikke har brug for den nederste tangent på batteritrykket, kan du erstatte den med en blindplade.

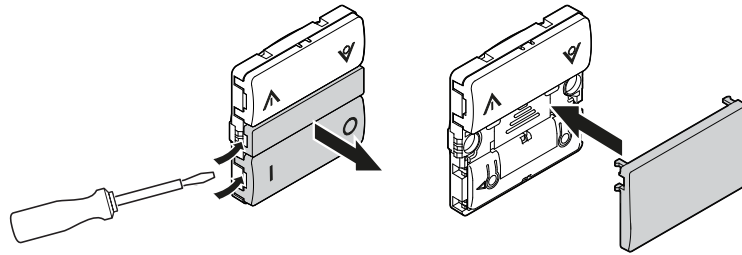


2. Fjern den øverste tangent og tryk hurtigt 5 gange på den venstre tryknap på batteritrykket.

Statuslysdioden blinker grønt.

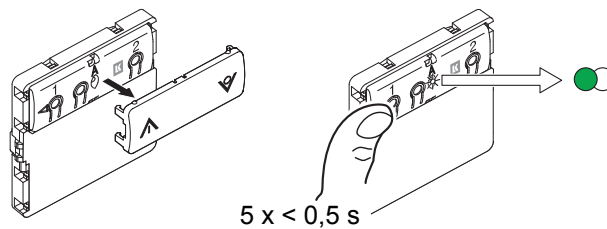

3. Tryk hurtigt 5 gange efter hinanden på knappen øverst til højre på stikkontakten.

Statuslysdioden blinker grønt.

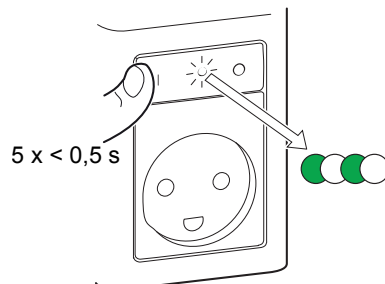


Når parringen er afsluttet, holder den grønne lysdiode på batteritrykket og stikkontakten op med at blinke.

Brug af den trådløse kontakt i Quick Home Connect

Betjening af en lysdæmper

Du kan tænde/slukke for lysdæmperen eller justere dens lysstyrke med det parrede batteritryk.


- Tryk kortvarigt på den venstre  eller højre  på batteritrykket (< 0,5 sek.) for at tænde/slukke for den tilsluttede belastning (A).
- Tryk længe på den venstre  eller højre  på batteritrykket (> 0,5 sek.) for at forøge eller reducere lysstyrken for den tilsluttede belastning (B).

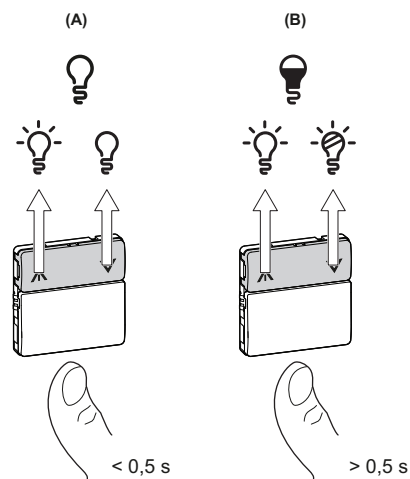

Betjening af enkeltrelæ

Du kan tænde/slukke lyset med den parrede trådløse kontakt.

Tryk kortvarigt på den venstre  eller højre  på den trådløse kontakt (< 0,5 sek.) for at tænde/slukke lyset.

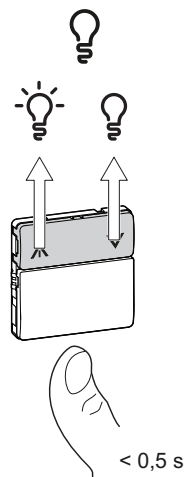


Betjening af en solafskærmningsstyring

Du kan betjene solafskærmningsstyring med batteritrykket.


Tryk længe på venstre  eller højre  på batteritrykket (> 0,5 sek.) for at flytte solafskærmningsstyringen op eller ned.

- Tryk for at åbne solafskærmningsstyringen (A)
- Tryk for at lukke solafskærmningsstyringen (B)

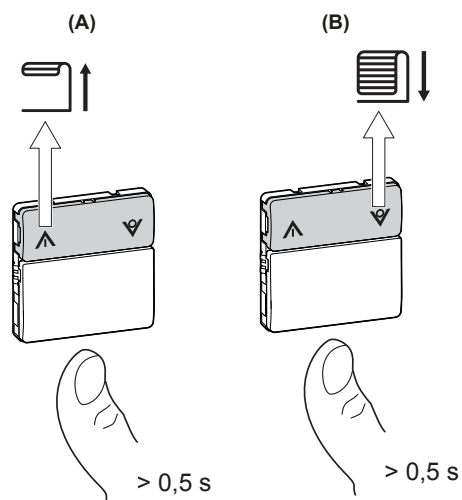

Tryk kortvarigt på venstre  eller højre  på batteritrykket (< 0,5 seks.) for at stoppe solafskærmningsstyringen i bevægelse (C).


Tryk kortvarigt på venstre  eller højre  på batteritrykket (< 0,5 sek.) for at justere lamelpositionen (D).

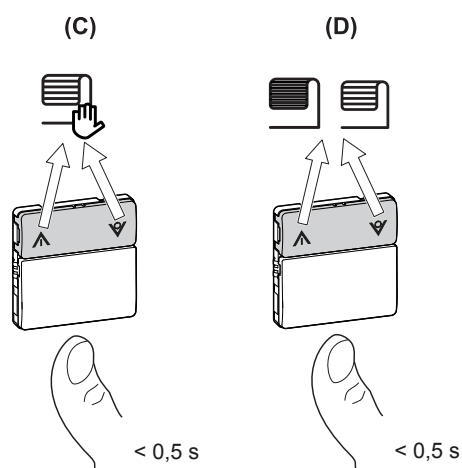

Betjening af en stikkontakt

Tryk kortvarigt på den venstre  eller højre  på den trådløse kontakt (< 0,5 sek.) for at tænde/slukke for stikkontakten.

Lysdioden blinker rødt for at vise, at stikkontakten er tændt.

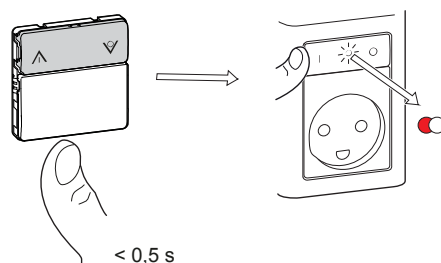

Nulstilling af enheden i Quick Home Connect

Det er nødvendigt at nulstille enhederne i følgende scenarier:

- Fjern parringen af enheden i Quick Home Connect:
- Se
 - Nulstilling af batteritrykket
 - Nulstilling af trykknappkontakten
 - Nulstilling af lysdæmper med tryknap
 - Nulstilling af mikromodul-lyskontakt
 - Nulstilling af mikromodulet til jalousistyring
 - Nulstilling af multiwire-mikromodullysdæmper
 - Nulstilling af drejelysdæmperen
 - Nulstilling af stikkontakt

Når nulstilling er udført. Batteritrykket og enheden skifter tilbage til fabriksindstillingerne.

- Integration i Wiser-system
 - Hvis du ønsker at integrere enheden i et Wiser-system, skal du nulstille alle enhederne i Quick Home Connect og parre den med Wiser Hub.

LED-indikatorer i Quick Home Connect

Parring af enheden i Quick Home Connect

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk på trykknappen 5 gange hurtigt efter hinanden.	Lysdioden blinker grønt én gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 60 sekunder. Når parringen er afsluttet, holder lysdioden op med at blinke. 

Fejlfinding i Quick Home Connect

Symptom	Mulig årsag	Løsning
Lysioden lyser orange på enhederne.	Parring ikke afsluttet og fabriksstandard gendannet.	Par den trådløse kontakt og enheden igen. Se • Mikromodul lyskontakt, side 10 • Mikromodul til jalousistyring, side 11 • Multiwire-mikromodullysdæmper, side 13 • Drejelysdæmper, side 15 • Stikkontakt, side 16 • Trykknappkontakt, side 12 • Lysdæmper med tryknap, side 14
Batteritrykket kan ikke styre enheden pålideligt.	Batteritrykket og enheden er for langt væk fra hinanden.	Anbring batteritrykket i en position tættere på enheden.
	Batteritrykket mistede parringen.	Par enheden igen. Se • Mikromodul lyskontakt, side 10 • Mikromodul til jalousistyring, side 11 • Multiwire-mikromodullysdæmper, side 13 • Drejelysdæmper, side 15 • Stikkontakt, side 16 • Trykknappkontakt, side 12 • Lysdæmper med tryknap, side 14
	Batteriet i batteritrykket er afladet.	Udskift batteriet i batteritrykket

Scenarie	Procedure
Styring af flere enheder med en enkelt trådløs kontakt.	Du kan styre flere enheder med en enkelt trådløs kontakt ved at starte med at parre den med en enkelt enhed. Brug derefter det samme batteritryk til at parre med yderligere enheder. BEMÆRK: Du kan parre op til 7 enheder med en enkelt trådløs kontakt.
2-kanals trådløs kontakt med enheder (enkeltrelæ, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt).	Par enten den øverste eller nederste tangent med en af enhederne (relækontakt, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt). Du kan også parre en anden tangent på den trådløse kontakt med en anden enhed.

Parring af enheden med Wiser-hubben

Du kan parre dit batteritryk **Wiser Hub** for at få adgang til og styre den.

1. Tryk på  på **Hjem-skærmen**.
2. Tap **Enheder** >  > **Apparater** >  **Fuga batteritryk**.

TIP: Du kan også navigere ved at trykke på **Styring** >  > **Apparater** >  **Fuga batteritryk**.


3. Tryk på **Scan QR-kode**, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på **Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode** for at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.




Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse **Forkert QR-kode scannet**. Tryk på **Jeg kan ikke scanne QR-koden.**, og vælg en af følgende muligheder:


- **(A):** Indtast MAC-adressen og installationskoden, og tryk derefter på **Tilslut**. Appen kontrollerer, om MAC-adressen og installationskoden er gyldige.
- **(B):** Tryk på denne indstilling, hvis du ikke kan finde MAC-adressen og installationskoden.

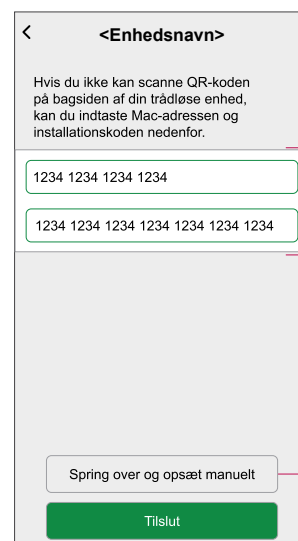

4. Tryk på **Næste**, fjern vippekontakten på den trådløse kontakt, og tryk kort på trykknappen øverst til venstre 3 gange, og sørg for, at lysdioden blinker orange.

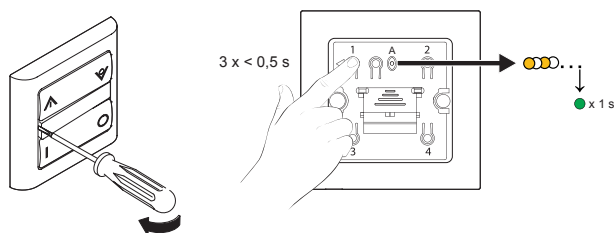

Vent et par sekunder, indtil lysdioden bliver grøn, og appen bekræfter, at enheden er forbundet.

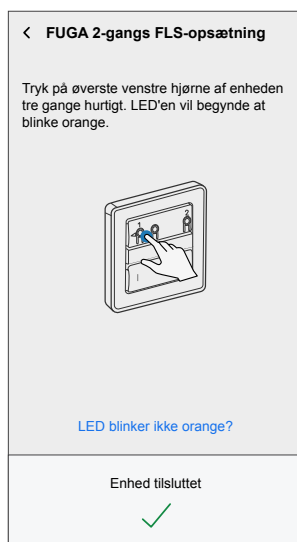


BEMÆRK: Hvis lysdioden ikke blinker orange, skal du se instruktionerne ved at trykke på **LED blinker ikke orange?** eller se *Fejlfinding*, side 44.

5. Tryk på **Næste** for at indtaste navnet på enheden, og tilordn enheden til et eksisterende rum eller et nyt rum. Tryk derefter på **Bekræft**.

Når du har parret enheden, vises en skærm med følgende muligheder:

- **+ Tilføj ny enhed:** Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.
- **Begynd at bruge din enhed:** Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.

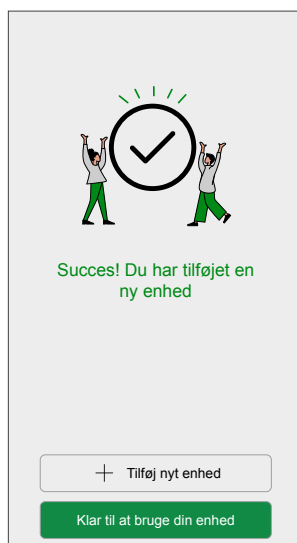

BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som **Hjem-ejer**.


Batteritrykket vises nu på fanen **Styring** under fanerne **Alle** og **Rum**.

6. Montér tangenten på batteritrykket.

Konfiguration af enheden

På skærbilledet **Oplysninger om enheden** kan du konfigurere enhedsindstillingerne efter dine præferencer.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Apparater > Fuga batteritryk**.

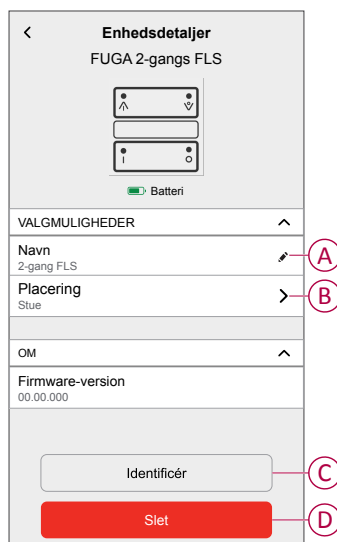

A	Enhedens navn: Tryk for at ændre navnet på enheden.
B	Placering: Tryk for at tilknytte enheden til det ønskede rum (dagligstue, soveværelse, køkken osv.). Se Indstilling af enhedens placering , side 23 for at få flere oplysninger om, hvordan du indstiller placeringen.
C	Identificér: Tryk for at identificere enheden. Statuslysdioden blinker rødt, og tilsluttede belysningsenheder blinker, når kontakten er identificeret korrekt. Tryk på OK, når du er færdig med at identificere enheden. For mere information, se Identifikation af enheden, side 25. VIGTIG: Sørg for, at den er aktiveret, før du identificerer enheden. Væk enheden, hvis den er i dvaletilstanden. For mere information, se Væk batteritrykket, side 40.
D	Slet: Tryk for at fjerne enheden fra systemet. BEMÆRK: • Hvis du fjerner enheden, nulstilles batteritrykket også. Efter nulstilling lyser lysdioden orange som tegn på, at den trådløse kontakt er klar til parring. • Hvis der er et problem under parring eller nulstilling af kontakten, skal du se Nulstilling af enheden, side 26.

Indstilling af enhedens placering

Du kan tilføje din enhed til ethvert rum (f.eks. soveværelse, dagligstue, spisestue osv.).

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder**, vælg den enhed på listen, som du ønsker at ændre placeringen for.
3. Tryk på **Placering**  for at åbne indstillingsskærmen.

4. På skærmen **Opsætning af enhed** kan du indtaste **Nyt rumnavn** (A) eller vælge et eksisterende rum fra listen (B).

← Enhedsopsætning

Hvor styrer denne enhed?

Navn på nyt rum (A)

Dagligstue
3 enheder ✓

Køkken
2 enheder (B)

Badeværelse
3 enheder

Soveværelse
2 enheder

Fjern fra rum (C)

Send (D)

TIP: Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på **Fjern fra rummet** (C).

5. Når ændringerne er udført, skal du trykke på **Bekræft** (D).


Identifikation af enheden

Du kan identificere et batteritryk blandt de andre tilgængelige enheder i rummet.

Identifikation af batteritrykket:

1. Fjern vippekontakten.
2. Tryk kort på trykknappen øverst til venstre 3 gange hurtigt efter hinanden.

Batteritrykket vågner i et minut, og statuslysdioden blinker grønt 5 gange og stopper derefter.

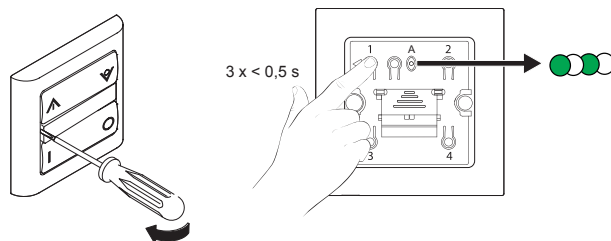


3. Tryk på skærmen **Hjem** på  > **Enheder** > **Fuga batteritryk** > **Identificer** (A).

Statuslysdioden blinker grønt, når den trådløse kontakt er blevet identificeret.

BEMÆRK: Det kan tage op til et minut, før den trådløse kontakt viser statuslysdioden.

4. Tryk på **OK**, når du har afsluttet identifikationen af den trådløse kontakt.
5. Montér vippekontakten på den trådløse kontakt.

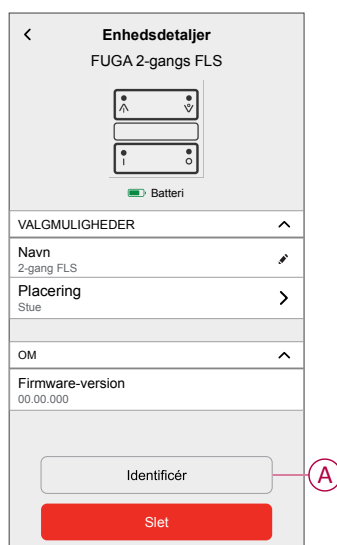


Nulstilling af enheden

Du kan nulstille den trådløse kontakt manuelt til fabriksindstillingerne.

Nulstilling af batteritrykket:

1. Fjern tangenten.
2. Tryk kort på trykknappen øverst til venstre 3 gange ($< 0,5$ sek.), og hold derefter trykknappen nede (> 10 sek.).
Efter 10 sek. blinker statuslysdioden rødt.
3. Slip trykknappen.
 - Statuslysdioden stopper med at blinke, når enheden er nulstillet.
 - Den trådløse kontakt genstarter derefter og blinker grønt i få sekunder. Efter nulstilling slukkes statuslysdioden.

BEMÆRK: Alle konfigurationsdata, brugerdata og netværksdata slettes.

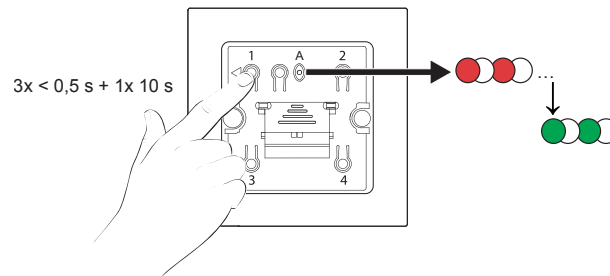


4. Montér tangenten på batteritrykket.

Brug af enheden

Skærmen Enhedsstyring gør det muligt for dig at konfigurere en handling/et scenarie/en gruppe til den trådløse kontakt og styre forskellige indstillinger.

Vælg batteritrykket på fanen **Styring**.

Skærmen Enhedsstyring viser følgende muligheder:

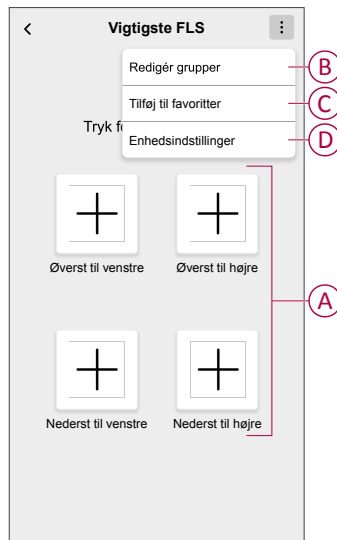


A	Tryk for at konfigurere en handling/et scenarie eller en gruppe (lys/solafskærmning) til den trådløse kontakt, f.eks. tænde/slukke lyset, bevæge solafskærmningen op eller ned eller enhver kombination. Se følgende emner for mere information: • Tildeling af en handling til batteritrykket, side 28 • Tildeling af et scenarie til batteritrykket, side 31 • Lysgruppe, side 33 • Solafskærmningsgruppe, side 37
B	Tryk for at redigere grupper, f.eks. tilføje eller slette enheder, ændre gruppenavnet eller ikonet. Du kan også oprette en ny gruppe ved at trykke på Redigér grupper > + Opret en gruppe . For mere information, se Redigering af en gruppe, side 40.
C	Tryk for at tilføje enheden til afsnittet Favoritenheder på Hjem -skærmen. Se Administration af favoritter i den pågældende systembrugervejledning for at få mere at vide om Favoritter .
D	Tryk for at åbne skærbilledet Enhedsindstillinger og konfigurere indstillingerne. Se Konfiguration af enheden, side 23 for at få mere at vide information.

Tildeling af en handling til batteritrykket


Du kan konfigurere en handling til batteritrykket (f.eks. tænde/slukke lyset, bevæge solafskærmningen op eller ned eller enhver kombination).

Konfiguration af en handling til batteritrykket:


1. Tryk på fanen **Styring** på **Alle** enheder eller på den rumfane, hvor batteritrykket er placeret.
2. Tryk på en vilkårlig tast, og vælg **Handling**.

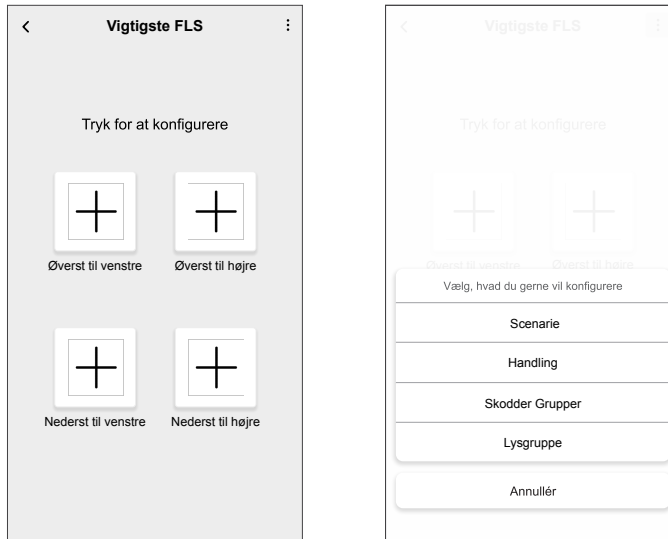

3. Vælg enheden, og tryk på **Vælg handling**.
4. Vælg **Lyskontakt** på skærmen **Konfigurer enhed**.

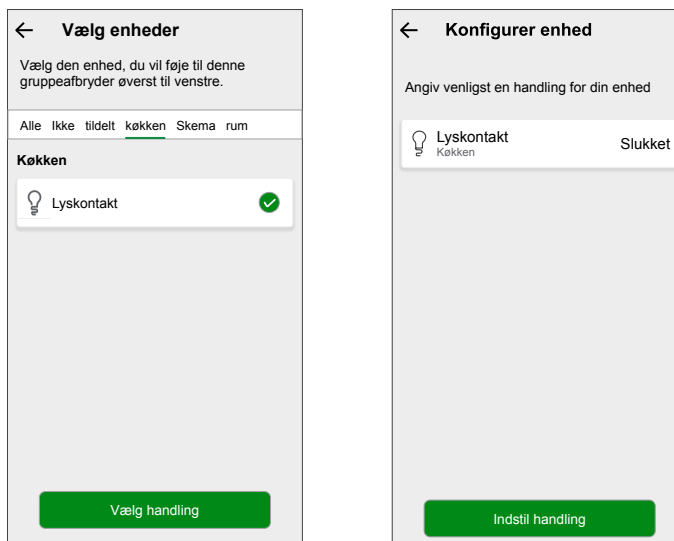


5. Tryk på  for at tænde lyset, og tryk på **Sæt > Indstil handling**.

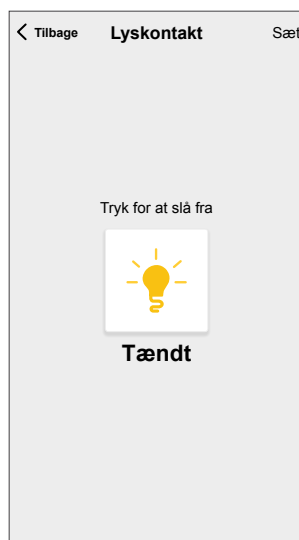

På den næste skærm viser ✓, at handlingen er konfigureret.

Tasten **Øverst til venstre** er konfigureret med **lyskontakt: Tændt**.

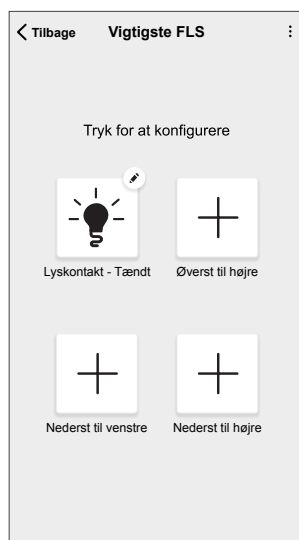


TIP: Når du tildeler en trykknop til at styre en lysdæmper eller en solafskærmning, er det vigtigt at vide, at du kan indstille en bestemt procentdel for lysstyrken eller solafskærmningens position. Hvis du f.eks. konfigurerer en lysdæmper til 50 %, vil lyset tændes direkte ved 50 % lysstyrke ved at trykke kort på trykknappen. På samme måde kan du for solafskærmninger indstille en position på 30 % åben. Når du trykker kort på trykknappen, bevæger solafskærmningen sig automatisk til den position.

BEMÆRK: Hvis du trykker på og holder trykknappen nede, kan du ikke dæmpe lyset eller åbne/lukke solafskærmningen.

Styring af enheden med trykknapper

Når du har tildelt en handling/et scenarie til batteritrykket, kan du betjene den ved at trykke på trykknapperne.

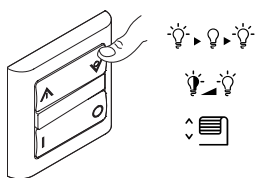**Lys**

Tryk kort på den tildelte trykknop på batteritrykket (< 0,5 sek.) for at tænde/slukke lyset eller indstille det til et bestemt lysstyrkeniveau (kun for lysdæmpere).

Solafskærmning

Tryk kort på den tildelte trykknop på batteritrykket (< 0,5 sek.) for at åbne/lukke solafskærmningen til den indstillede procentdel.

Scenarie

Tryk kort på trykknappen for at aktivere et scenarie.

TIP: Du kan konfigurere batteritrykkets trykknapper med handling/scenarie/gruppe ved hjælp af appen.


Tildeling af et scenarie til batteritrykket

Med et scenarie kan du samle flere handlinger, der normalt udføres sammen. Du kan konfigurere et scenarie til batteritrykket (f.eks. godnat-scenarie: Ventilator tændt, lysdæmpning 50 %, luk solafskærmning).

TIP: Et scenarie kan tilknyttes en af de fire taster individuelt.


Konfiguration af et scenarie til batteritrykket:

1. Tryk på fanen **Styring** på **Alle** enheder eller på den rumfane, hvor batteritrykket er placeret.
2. Tryk på en vilkårlig tast, og vælg **Scenarie**.

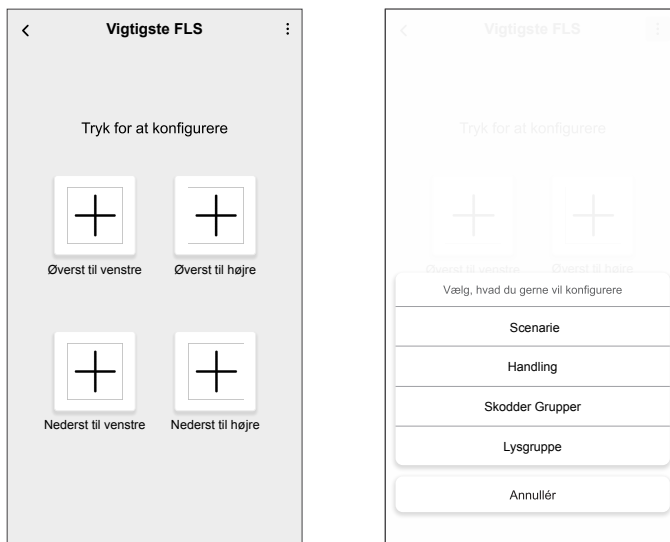

3. Vælg et scenarie, som du vil tilføje til tasten, og tryk på **Vælg scenarie**.

I den næste skærm viser ✓, at scenariet er konfigureret.

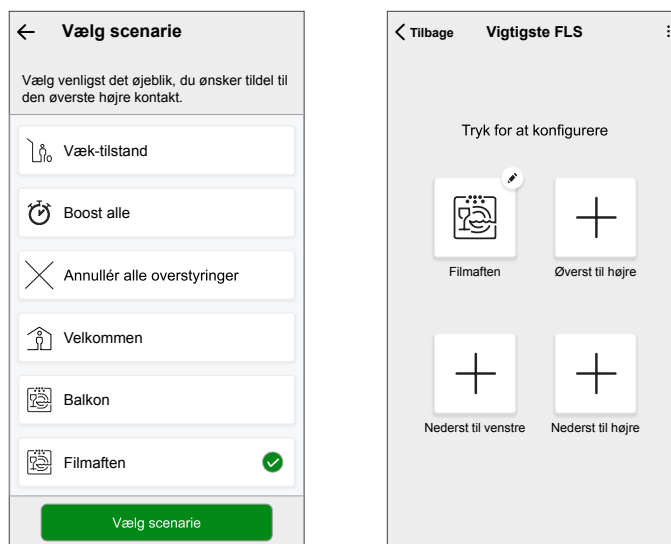


Fjernelse af konfigureret handling/scenarie

Du kan fjerne den konfigurerede handling eller det konfigurerede scenarie fra batteritrykket.

For at fjerne den konfigurerede handling/det konfigurerede scenarie:

1. Tryk på fanen **Styring** på **Alle** enheder eller på den rumfane, hvor batteritrykket er placeret.
2. Tryk på tasten med den handling/det scenarie, du vil fjerne, og tryk derefter på **Slet > JA, JEG ER SIKKER** for at fjerne den fra batteritrykkets tast.

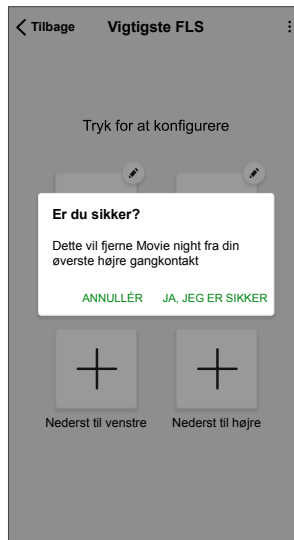

Gruppe

Lysgruppe

En lysgruppe er en gruppe af belysningsenheder, f.eks. relæer, lysdæmpere eller kontakter, der er grupperet til en enkelt styring. Du kan også inkludere stikkontakter og stik i belysningsgruppen.

På batteritrykket er tangenterne placeret vandret.

Lysgruppen kan tildeles til trykknapperne foroven eller forneden. Belysningsgruppen kræver to trykknapper.


Du kan tildele den samme lysgruppe til flere trykknappar på batteritrykket. Du kan f.eks. tildele den til både par 1 (knappen foroven) og par 2 (knapper forneden). Du kan også tildele den samme gruppe til flere batteritryk.

Tildeling af en lysgruppe til batteritrykket

Du kan oprette lysgrupper og tildele dem til trykknapperne foroven eller forneden på batteritrykket.

1. Tryk på fanen **Styring** på Alle enheder eller på den rumfane, hvor batteritrykket er placeret.

Skærmen Enhedsstyring vises.

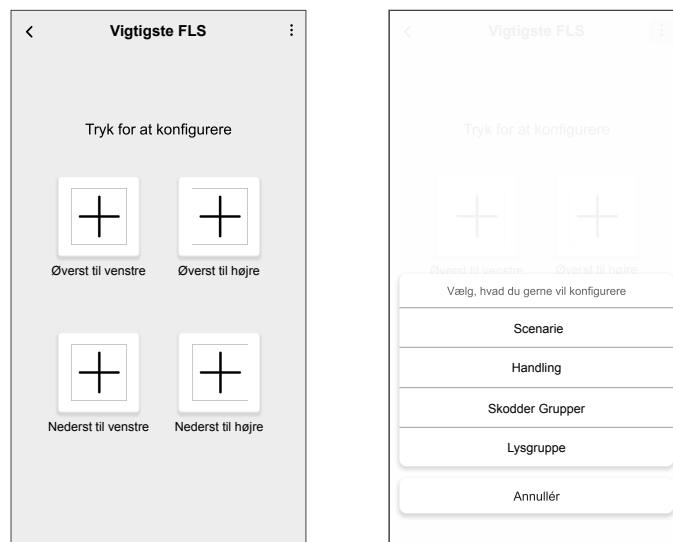

2. Tryk på en vilkårlig tast, og vælg **Lysgruppe > Fortsæt**.
 - Følg trin 8, hvis du allerede har en gruppe og vil fortsætte med at konfigurere den med trykknapper.
 - Følg trinene nedenfor for at oprette en ny gruppe, hvis det ikke er tilfældet.

TIP: Når du tildeler en trykknop til en ny handling, et nyt scenarie eller en ny gruppe, viser skærmen, at den eksisterende konfiguration vil blive slettet.

3. Tryk på **+ Opret en gruppe**.

Skærmen Ny gruppe vises.

4. Indtast et navn på gruppen (A).


TIP: Tryk på  (B), og vælg et egnet ikon til din gruppe.

5. Tryk på **+ Tilføj lys**.6. Vælg på skærmen **Vælg enheder** de enheder, du vil tilføje, og tryk derefter på **Gem**.

BEMÆRK: Sørg for, at alle enheder er online, før du tilføjer dem til en gruppe. Enheder, der er offline, vises ikke på listen over enheder.

7. Tryk på **Gem** foroven til højre på skærmen **Ny gruppe**.


Du kan se den nyoprettede gruppe under afsnittet Grupper.

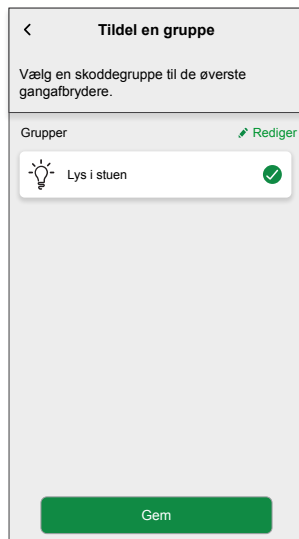8. Vælg gruppen, og tryk på **Gem**.

BEMÆRK: Hvis enheden er i dvaletilstand, skal du trykke på trykknappen øverst til venstre på batteritrykket 3 gange for at vække enheden. Tryk derefter på **Bekræft** i appen for at anvende indstillingerne. Se [Væk enheden](#), side 40 for mere information.

VIGTIG: Hver gruppe kan indeholde op til 60 enheder. Du kan maksimalt oprette 20 grupper.

Den næste skærm viser ✓, hvilket indikerer, at gruppen er blevet tildelt.

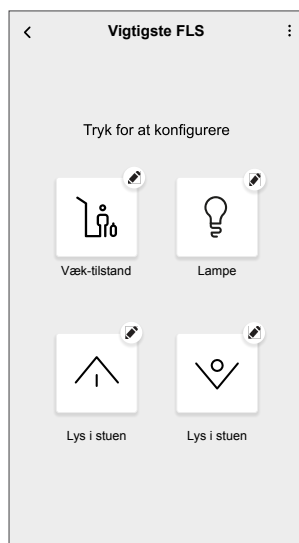

Eksempel: Hvis du har fire lamper (to kontakter og to lysdæmpere) i en stue, kan du oprette en gruppe, der omfatter dem alle. Efter tildeling af denne gruppe til de to trykknapper foroven (til venstre og højre) på batteritrykket:

- Tryk kort på trykknappen foroven til venstre/højre for at tænde/slukke enhederne.
- Tryk længe på trykknappen foroven til venstre/højre for at forøge/reducere lysstyrken på dæmpbare lamper.

Betjening af en lysgruppe

Du kan betjene lysgruppen ved hjælp af batteritrykket.

Tryk kort på trykknappen til venstre/højre for at tænde/slukke (A).

Tryk længe på trykknappen til venstre/højre for at forøge/reducere lysstyrken på dæmpbare lamper (B).

Solafskærmningsgruppe

En solafskærmningsgruppe er en gruppe af solafskærmningsenheder, der er grupperet sammen til en enkelt styring.

Solafskærmningsgruppen kan tildeles til trykknapperne foroven eller forneden. Solafskærmningsgruppen kræver to trykknapper.


Du kan tildele den samme solafskærmningsgruppe til flere trykknapper på et batteritryk. Du kan f.eks. tildele den til både par 1 (knappen foroven) og par 2 (knappen forneden). Du kan også tildele den samme gruppe til flere batteritryk.

Tildeling af en solafskærmningsgruppe til batteritrykket

Du kan oprette solafskærmningsgrupper og tildele dem til trykknapperne foroven eller forneden på et batteritryk.

1. Tryk på fanen **Styring** på Alle enheder eller på den rumfane, hvor den trådløse kontakt er placeret.

Skærmen Enhedsstyring vises.

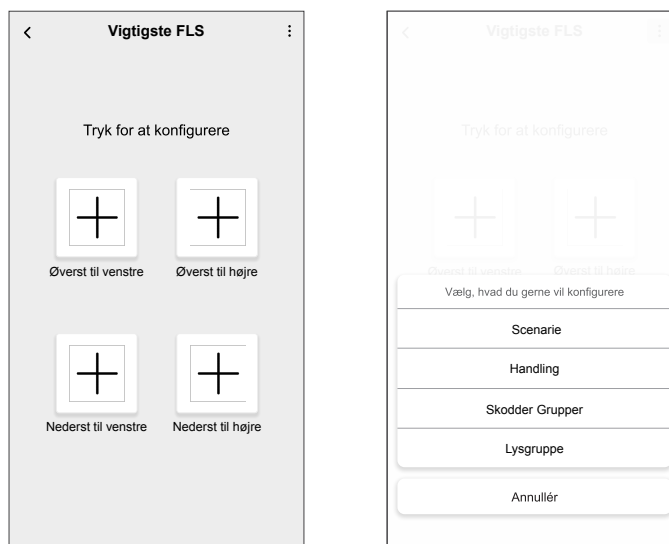

2. Tryk på en vilkårlig tast, og vælg **Solafskærmningsgruppe > Fortsæt**.
 - Følg trin 8, hvis du allerede har en gruppe og vil fortsætte med at konfigurere den med trykknapper.
 - Følg trinene nedenfor for at oprette en ny gruppe, hvis det ikke er tilfældet.

TIP: Når du tildeler en tryknap til en ny handling, et nyt scenarie eller en ny gruppe, viser skærmen, at den eksisterende konfiguration vil blive slettet.
3. Tryk på **+ Opret en gruppe**.
Skærmen Ny gruppe vises.

4. Indtast et navn på gruppen (A).


TIP: Tryk på  (B), og vælg et egnet ikon til din gruppe.

5. Tryk på **+ Tilføj solafskærmning**.6. Vælg på skærmen **Vælg enheder** de enheder, du vil tilføje, og tryk derefter på **Gem**.

BEMÆRK: Sørg for, at alle enheder er online, før du tilføjer dem til en gruppe. Enheder, der er offline, vises ikke på listen over enheder.

7. Tryk på **Gem** foroven til højre på skærmen **Ny gruppe**.


Du kan se den nyoprettede gruppe under afsnittet Grupper.

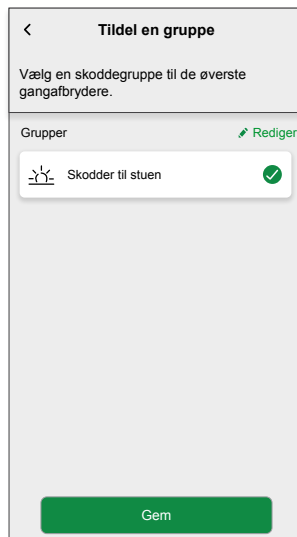8. Vælg gruppen, og tryk på **Gem**.

BEMÆRK: Hvis enheden er i dvaletilstand, skal du trykke på trykknappen øverst til venstre på den trådløse kontakt 3 gange for at vække enheden. Tryk derefter på **Bekræft** i appen for at anvende indstillingerne. Se *Væk enheden*, side 40 for mere information.

VIGTIG: Hver gruppe kan indeholde op til 60 enheder. Du kan maksimalt oprette 20 grupper.

Den næste skærm viser ✓, hvilket indikerer, at gruppen er blevet tildelt.

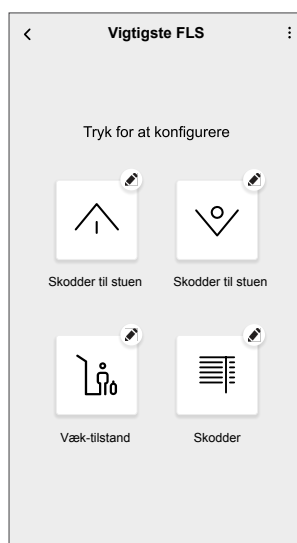

Eksempel: Hvis du har fire solafskærmninger i en stue, kan du oprette en gruppe, der omfatter dem alle. Efter tildeling af denne gruppe til de to trykknapper foroven (til venstre og højre) på batteritrykket:


- Tryk kort på trykknappen foroven til venstre/højre for at stoppe solafskærmningerne.
- Tryk længe på trykknappen foroven til venstre/højre for at åbne/lukke solafskærmningerne langsomt.

Betjening af en solafskærmningsgruppe

Du kan betjene solafskærmningsgruppen ved hjælp af den trådløse kontakt.

Tryk længe på trykknappen til venstre/højre for at åbne/lukke solafskærmningen langsomt (A).

Tryk kort på trykknappen til venstre/højre for at stoppe (B).

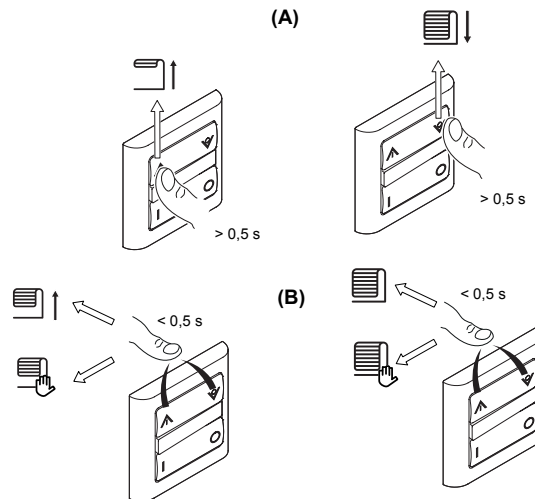

Væk batteritrykket

Før du konfigurerer den trådløse kontakt, f.eks. tildeler en handling, et scenarie, en gruppe, redigerer eller sletter, skal du vække enheden, hvis det er i dvaletilstand.

1. Tryk 3 gange på trykknappen øverst til venstre på den trådløse kontakt.




2. Tryk på **Bekræft** i appen.
Enheden vågner med succes.

Redigering af en gruppe



1. Tryk på fanen **Styring** på Alle enheder eller på den rumfane, hvor batteritrykket er placeret.
Skærmen Enhedsstyring vises.

2. Tryk på  > **Rediger grupper** øverst til højre på skærmen.

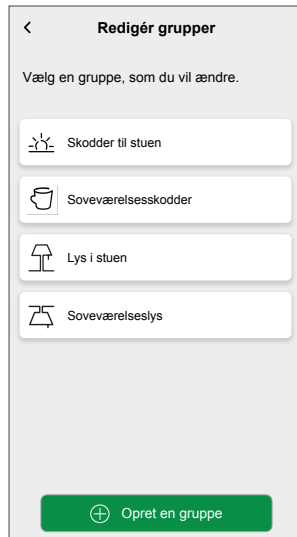

TIP: Tryk på **+ Opret en gruppe** for at oprette en ny gruppe.

3. Vælg gruppen, og foretag en af følgende ændringer:
- Tryk på  for at ændre gruppeikonet.
 - Tryk for at ændre gruppens navn.
 - Hvis du vil fjerne en enhed, skal du stryge til venstre på enheden og trykke på  for at slette den.

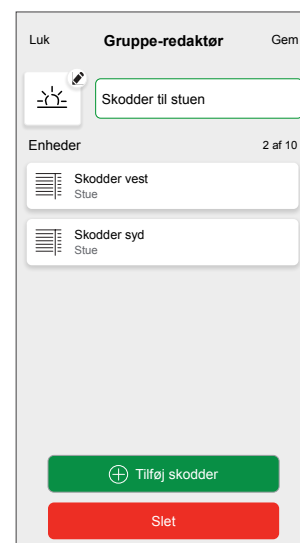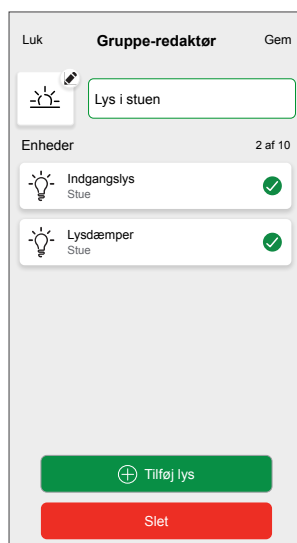


4. Tryk på **+ Tilføj lys / Tilføj solafskærmninger** for at tilføje en ny enhed, eller annullér valget af de valgte enheder. Tryk derefter på **Gem** for at anvende ændringerne.
5. På skærmen **Gruppeditor** på **Gem** for at gemme ændringerne.

Sletning af en gruppe

1. Tryk på fanen **Styring** på Alle enheder eller på den rumfane, hvor den trådløse kontakt er placeret.
2. Tryk på  > **Rediger grupper** øverst til højre på skærmen.

3. Vælg gruppen, tryk på **Slet**, og læs bekræftelsesmeddelelsen, og tryk på **Bekræft**.

VIGTIG: Du kan ikke slette en gruppe, hvis den er tildelt til en trykknop. Annuller først tildelingen af gruppen, og prøv derefter at slette den igen. Se [Fjernelse af konfigureret gruppe](#), side 42 for at få mere information om, hvordan du annullerer tildelingen af en gruppe.

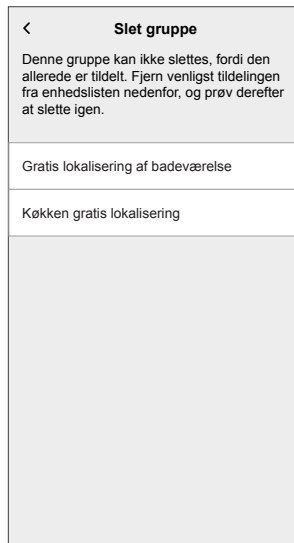

Fjernelse af konfigureret gruppe

Du kan fjerne den konfigurerede gruppe fra den trådløse kontakts tast.

1. Tryk på fanen **Styring** på **Alle** enheder eller på den rumfane, hvor den trådløse kontakt er placeret.
2. Tryk på den tast, der er tildelt til den gruppe, du vil fjerne, og tryk derefter på **Slet** > **Slet** for at fjerne den fra den trådløse kontakts tast.



Udskiftning af batteriet

Udskift enhedens batteri, når niveauet er lavt eller kritisk lavt. Batteriniveauet kan ses i appen.

Følg trinene for at udskifte batteriet fra enheden:

⚠ ADVARSEL

KEMISK BRANDFARE

Opbevar batterierne uden for børns rækkevidde. Søg omgående lægehjælp, hvis et batteri sluges.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRK

SKADE PÅ UDS TYRET

Enheden er låst på fastgørelsespladen med holdeklemmer. Træk aldrig apparatet, før det skubbes opad.


Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRK: Batteridækslet er designet med et låsesystem.

1. Fjern tangenterne og midterstangen fra enheden.
2. Tryk og hold batteridækslet ned med tommelfingeren.
3. Skub batteridækslet med en anden tommelfinger for at fjerne det.
4. Fjern det gamle batteri, og tryk derefter på en vilkårlig trykknop på enheden i et par sekunder for at genstarte den og slette den interne markering for lavt batteriniveau.

BEMÆRK: Bortskaf de brugte batterier i henhold til gældende regler.

5. Anbring batteriet med plus-symbolet (+) udad
6. Fastgør batteridækslet.

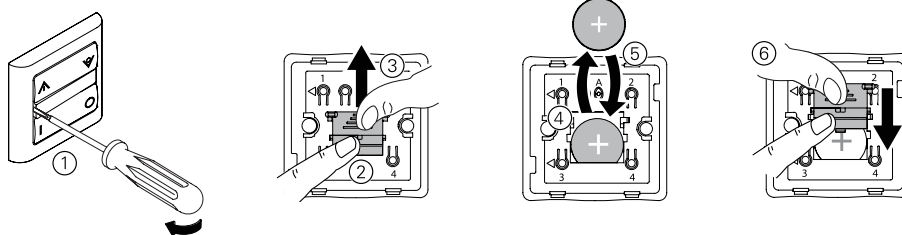

LED-indikationer

Parring af enheden

Brugerhandling	LED-indikator	Status
Tryk på trykknappen øverst til venstre 3 gange.	Lysdioden blinker orange én gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser lysdioden grønt i et par sekunder, inden den slukkes. 

Nulstilling af enheden

Brugerhandling	LED-indikator	Status
Tryk på trykknappen øverst til venstre 3 gange, og hold den nede én gang i > 10 sek.	Lysdioden blinker rødt én gang i sekundet. 	Enheden er nu i nulstillingstilstand. Enheden genstarter derefter, og lysdioden begynder at blinke grønt, inden den slukkes. 

Batteriniveau

LED-indikator	Status
Lysdioden blinker rødt én gang, når der trykkes på en trykknop. 	Batteriet er lavt (< 10 %). Udskift den trådløse kontakts batteri, side 43. BEMÆRK: Der vises en pop op-meddelelse i appen.

Fejlfinding

Symptom	Mulig årsag	Løsning
Lysdioden blinker rødt.	Batteritrykkets batteri er helt eller delvist afladet.	Udskift batteritrykkets batteri, side 43. BEMÆRK: Der vises en pop op-meddelelse i appen.
Batteritrykket vises offline i appen.	Batteritrykkets batteri er helt eller delvist afladet.	Udskift batteritrykkets batteri, side 43.
	Batteritrykket er afbrudt fra netværket.	Tryk på en af trykknapperne på batteritrykket. BEMÆRK: Det første tryk udløser ikke en trådløs kontaktfunktion.
Enheden kan ikke oprette forbindelse til hubben. Når du har trykket 3 gange på trykknappen øverst til venstre, blinker enhedens lysdiode rødt/grønt i 30 sek. 	Parringstilstand er ændret til Bluetooth-tilstand.	Tryk 3 gange på trykknappen øverst til venstre på enheden, og hold den nede i 20 sek., indtil lysdioden blinker rødt, og enheden genstarter i den korrekte tilstand (Zigbee-tilstand). 
Kunne ikke konfigurere en gruppe, redigere eller slette en gruppe.	Batteritrykket er i dvaletilstand.	Sørg for, at den trådløse kontakt er vågen.
Enhederne fjernes fra gruppen, når de redigeres.	Enhederne i en gruppe er offline.	Sørg for, at alle enheder i en gruppe er online.

Tekniske data

Batteri	CR2032
Batteriets levetid	Op til 5 år (afhængigt af anvendelseshyppighed og batterikvalitet)
Kapslingsklasse	IP20
Driftsfrekvens	2405-2480 MHz
Maks. transmitteret effekt	<10 mW
Driftstemperatur	-5 °C til 45 °C
Relativ fugtighed	5 % til 95 %
Kommunikationsprotokol	Zigbee 3.0

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrig

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes.

DUG_LK FUGA Wiser batteritryk 4 slutte_WH-00